

HB.10, HB-K.10, HD.24, HD-K.24, Gehäuse/Housings

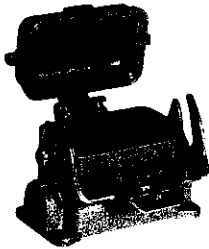
Baugröße/Size 4

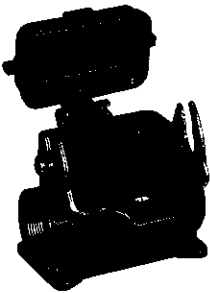
Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

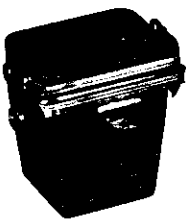
Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, Standard construction</i> 	2xM25	16	HB.10.SGD-LB.1.16.Z	1-1102286-2
		2x16	HB.10.SGD-LB.2.16.Z	1-1102288-2
			HB.10.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106429-2
Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	2xM25	16	HB-K.10.SGD-LB.1.16.Z	2-1102286-2
		2x16	HB-K.10.SGD-LB.2.16.Z	2-1102288-2
			HB-K.10.SGD-LB.2.M25.Z	0-1106429-6

Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform <i>Surface mounted housing: Side entry, High construction</i> 	2xM32	2x21	HD.24.SGD-LB.2.21.Z	1-1102523-2
		29	HD.24.SGD-LB.1.29.Z	1-1102525-2
		2x29	HD.24.SGD-LB.2.29.Z	1-1102527-2
Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	2xM32		HD.24.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106433-2
		21	HD-K.24.SGD-LB.1.21.Z	2-1102521-2
		29	HD-K.24.SGD-LB.1.29.Z	2-1102525-2
	2xM32	2x29	HD-K.24.SGD-LB.2.29.Z	2-1102527-2
			HD-K.24.SGD-LB.2.M32.Z	0-1106433-6

Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Cable-to-cable hood: Bottom entry, Standard construction</i> 	M25	16	HB.10.KD0-LB.1.16.G	1-1102279-2
		21	HB.10.KD0-LB.1.21.G	1-1102282-2
			HB.10.KD0-LB.1.M25.G	0-1106428-1

Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform <i>Cable-to-cable hood: Bottom entry, High construction</i> 	M32	29	HD.24.KD0-LB.1.29.G	1-1102519-2
			HD.24.KD0-LB.1.M32.G	0-1106432-1
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
	M32	29	HD-K.24.KD0-LB.1.29.G	2-1102519-2
			HD-K.24.KD0-LB.1.M32.G	0-1106432-3

Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173