

**HB.32, HB-K.32 Gehäuse/Housings**

**Baugröße/Size 10**

Pulverbeschichtet, silbergrau  
 K = korrosionsgeschützt, schwarz

*Powder-coated, silver-grey*  
*K = corrosion-resistant, black*

**Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom**

**IP 65**



**Bezeichnung**  
*Description*

   
 Metr. PG

**Bestelltext**  
*Designation*



**Bestell-Nr.**  
*Order No.*

**Steckgehäuse:** Kabeleingang seitlich, Standard Bauform  
*Hood:* Side entry, Standard construction

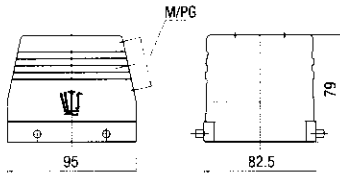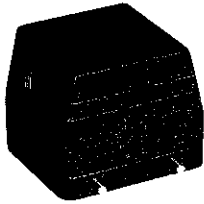



M40	29	HB.32.STS.1.29.G	1-1102348-6
		HB.32.STS.1.M40.G	0-1106477-4
<b>Mit Korrosionsschutz</b> <i>With corrosion protection</i>			
M40	29	HB-K.32.STS.1.29.G	2-1102348-6
		HB-K.32.STS.1.M40.G	1-1106477-0

**Steckgehäuse:** Kabeleingang oben, Standard Bauform  
*Hood:* Top entry, Standard construction

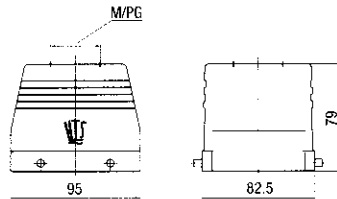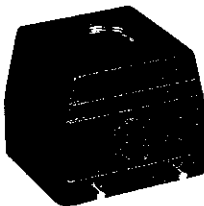

M40	29	HB.32.ST0.1.29.G	1-1102351-6
		HB.32.ST0.1.M40.G	0-1106477-1
<b>Mit Korrosionsschutz</b> <i>With corrosion protection</i>			
M40	29	HB-K.32.ST0.1.29.G	2-1102351-6
		HB-K.32.ST0.1.M40.G	0-1106477-7

**Anbaugehäuse:** Kabeleingang unten, Standard Bauform  
*Surface mounted housing:* Bottom entry, Standard construction

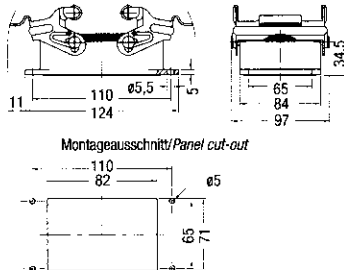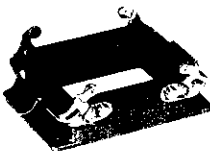

HB.32.AG-VS	1-1102352-1
<b>Mit Korrosionsschutz</b> <i>With corrosion protection</i>	
HB-K.32.AG-VS	2-1102352-1

**Passende Kabelverschraubungen Seite 173/Suitable Cable fittings page 173**