


RJ45 MODULAR JACK MIT MAGNETIC FILTER

8 Port – Lötstift gerade – geschirmt

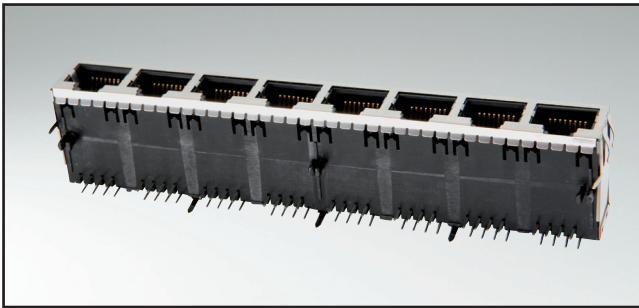


RoHS compliant – UL / cUL listed, File No.: E202784

BESCHREIBUNG

- entspricht den Spezifikationen nach IEEE 802.3 und ANSI X3.263
- mit und ohne LED
- Übersetzungsverhältnis Transformator
 - 1:1 / 1:1 (Tx/Rx) oder
 - 1:1,414 / 1:1 (Tx/Rx)
 - weitere Übersetzungsverhältnisse auf Anfrage
- mit und ohne Nebenschlusssspule im Senderkanal lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG

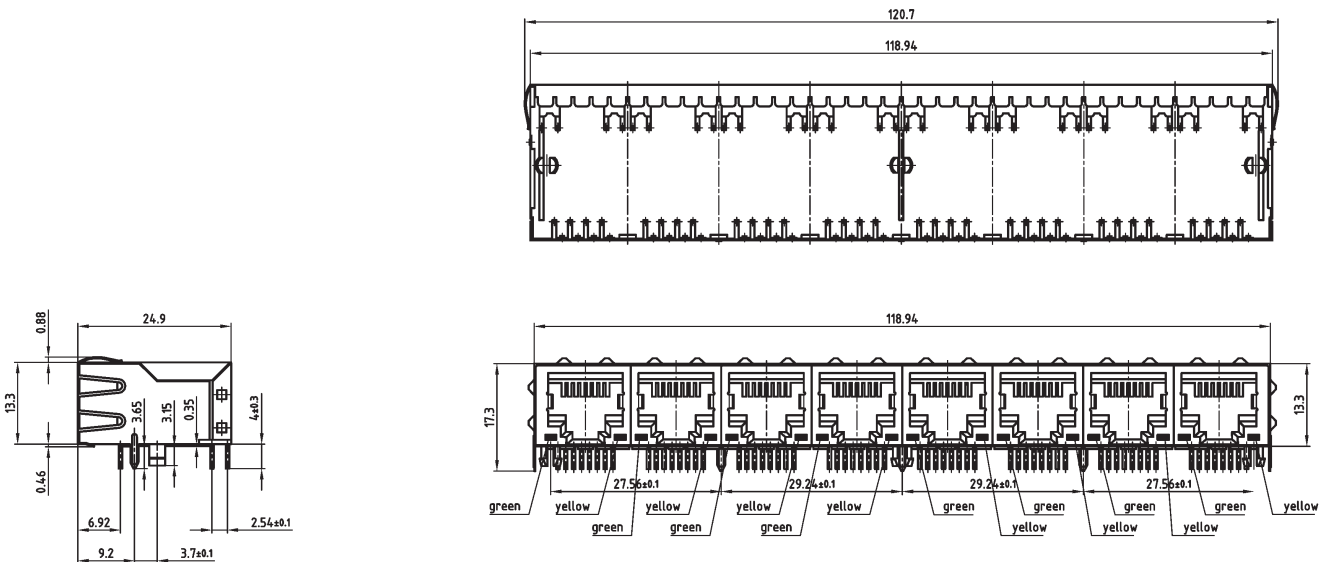

BESTELLDATEN

RJ45 MAGNETIC MODULAR JACK – 8 PORT				
Ausführung	Übersetzungsverhältnis	Nebenschlusssspule	LED	Bestellnummer
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	ohne LED	RJ45TJS81ACON0 X
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS81AC010 X
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	ohne LED	RJ45TJS81ANON0 X
Lötstift gerade	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS81AN010 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	ohne LED	RJ45TJS81BCON0 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS81BC010 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	ohne LED	RJ45TJS81BNON0 X
Lötstift gerade	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	grün (links), gelb (rechts)	RJ45TJS81BN010 X