

Kontakteinsatz - RC-12P1N8A0000 - 1597464

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kontakteinsatz, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 216173
GTIN	4046356216173
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,540 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,800 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung	Standard
Kodierung	N
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Stift
Polzahl	12
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	1 mm
Bemessungsstrom Leistungskontakte	8 A

Material

Isolierkörpermaterial	PA66
-----------------------	------

Kontakteinsatz - RC-12P1N8A0000 - 1597464

Technische Daten

Angaben nach DIN EN 61984:2001


Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte	48 V AC
	74 V DC
Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte	1,5 kV
Überspannungskategorie Leistungskontakte	III
Verschmutzungsgrad Leistungskontakte	3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schemazeichnung

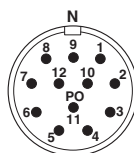

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440205
eCl@ss 11.0	27440223
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015

Kontakteinsatz - RC-12P1N8A0000 - 1597464

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Zubehör

Zubehör

Crimpkontakt

Crimpkontakt - RC-11P2000 - 1596770



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Crimpkontakt - RC-12P2000 - 1597862



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,14 mm² ... 0,56 mm²

Crimpkontakt - RC-1KP2000 - 1602996



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1 mm²

Crimpkontakt - RC-22P2000 - 1603321



Crimpkontakt, gerollt, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Einzelkontakt

Kontakteinsatz - RC-12P1N8A0000 - 1597464

Zubehör

Crimpkontakt - RC-22P2300 - 1603324



Crimpkontakt, gerollt, Bandware, Anzahl Teile pro Band: 500, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Crimpkontakt - RC-22P2400 - 1603325



Crimpkontakt, gerollt, Anzahl Teile pro Band: 10000, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,22 mm² ... 0,56 mm²

Crimpkontakt - RC-21P2000 - 1603310



Crimpkontakt, gerollt, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Einzelkontakt

Crimpkontakt - RC-21P2300 - 1603313



Crimpkontakt, gerollt, Bandware, Anzahl Teile pro Band: 500, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Crimpkontakt - RC-21P2400 - 1611637



Crimpkontakt, gerollt, Anzahl Teile pro Band: 10000, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,22 mm²