


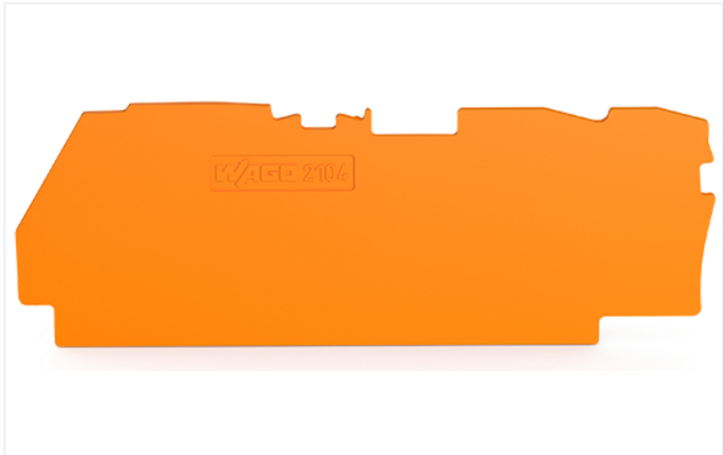

Farbe: ■ orange

Geometrische Daten		
Breite		1 mm / 0.039 inch
Höhe		82,7 mm / 3.256 inch
Tiefe		30,5 mm / 1.201 inch

Mechanische Daten		
Montageart		anrastbar

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		orange
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,078 MJ
Gewicht		2,7 g

Umgebungsbedingungen		
Verarbeitungstemperatur		-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur		-60 ... +105 °C



Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		100 (25) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4055143975407
Zolltarifnummer		85389099990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121410
ETIM 9.0		EC000886
ETIM 10.0		EC000886
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2104-1392		

Dokumentation

Ausschreibungstext		
2104-1392	docx 20.32 KB	
2104-1392	xml 2.91 KB	



CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 2104-1392	EPLAN Data Portal 2104-1392
	
	ZUKEN Portal 2104-1392
	