



Farbe: ■ rot

Technische Daten

Anzahl Teilung	1 -fach
----------------	---------

Geometrische Daten

Tiefe	50 mm / 1.97 inch
Rastermaß	5/7,62 mm

Mechanische Daten

Geeignet	für Stift- und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss
----------	---

Werkstoffdaten

Farbe	rot
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Glasfaserverstärktes Polyamid (PA66 GF)
Brandlast	0,038 MJ
Gewicht	1,3 g


Kaufmännische Daten


Produktgruppe	3 (MULTISTECKERSYSTEM)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454830106
Zolltarifnummer	82055980000

Produktklassifikation	
UNSPSC	27112109
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Zulassungen für Schifffahrt		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)


Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-231	↓

Handhabungshinweise



Leiter anschließen – Betätigung aus Leiteranschlussrichtung.

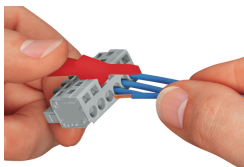

Leiter anschließen – Betätigung rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com