

Farbe: ■ silberfarben

Hinweise

Sicherheitshinweis

Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!

Geometrische Daten

Breite 12,4 mm / 0.488 inch

Werkstoffdaten

Farbe silberfarben
Brandlast 0,02 MJ
Gewicht 8 g
Werkstoff Stahl V2A
CrNi-Stahl
Polycarbonat

Kaufmännische Daten

Produktgruppe 2 (Zubehör)
VPE (UVPE) 50 St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4017332942348
Zolltarifnummer 85369010000

Produktklassifikation

UNSPSC 39121722
eCl@ss 10.0 27-14-11-50
eCl@ss 9.0 27-14-11-50
ETIM 9.0 EC002020
ETIM 8.0 EC002020
ECCN NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	5c7e398f-7c95-4e74-b6b4-056351afe9bc
SCIP notification number (Belgium)	0833b398-13fb-4513-8cd5-03728c65fdc5
SCIP notification number (Bulgaria)	8c66e8ff-d28b-4218-bd34-9aab420f5403
SCIP notification number (Czech Republic)	dad2df44-5262-47f8-be99-673011055e45
SCIP notification number (Denmark)	330f750b-2fc4-4f5c-bc09-6bd17fd8ea28
SCIP notification number (Finland)	ea662327-38be-46cc-8671-8a2c62cce4dc
SCIP notification number (France)	da074583-b20f-4c36-9946-b91753993df2
SCIP notification number (Germany)	dc0722f0-333e-462a-8c58-6a7a25ac30a0
SCIP notification number (Hungary)	f2ec6210-6d1a-4678-9eb6-b5d755ca4e2f
SCIP notification number (Italy)	c5681f6d-9a69-410a-ab4e-a775c7315e89
SCIP notification number (Netherlands)	7bfe8c00-1dab-4454-b648-d2fbf36be002
SCIP notification number (Poland)	bf58da7e-7ae7-4fbb-86dd-7fde9a5ea3a1
SCIP notification number (Romania)	bb734d54-2534-44c7-80e5-0621087350cd
SCIP notification number (Sweden)	938d11b8-354d-4cca-8677-2e4727ee289e

Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur max.	85 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-208	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
790-208	19.02.2019	xml 2.69 KB	↓
790-208	18.08.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
790-208

CAE Daten

EPLAN Data Portal
790-208

ZUKEN Portal 790-208

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

Art-Nr.: 793-501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

Art-Nr.: 793-501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

Art-Nr.: 793-501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

Art-Nr.: 793-501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

Art-Nr.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

Art-Nr.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

Art-Nr.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 N-Sammelschiene

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 790-133

Sammelschiene; verzinkt; 30 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben



Art-Nr.: 790-134

Sammelschiene; verzinkt; 50 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; silberfarben

1.1.2.2 Sammelschiene



Art-Nr.: 210-133

Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß

1.1.2.3 Schirmanschluss



Art-Nr.: 790-190

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



Art-Nr.: 790-192

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



Art-Nr.: 790-191

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben



Art-Nr.: 790-193

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben

1.1.3 Schirmanschluss

1.1.3.1 Schirmanschluss



Art-Nr.: 790-115

Träger mit 2 Ableitfüßen; parallel zur Tragschiene; 125 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; grau



Art-Nr.: 790-113

Träger mit Ableitfuß; 90° zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel Serie 790; grau



Art-Nr.: 790-110

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 15 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel 790-108; grau



Art-Nr.: 790-112

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 25 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel 790-108; 790-116 und Schirmanschlussklemmen 791-111; 791-117; grau



Art-Nr.: 790-114

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; passend für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791; grau

1.1.4 Tragschiene

1.1.4.1 Schirmanschluss



Art-Nr.: 790-145

Tragschiene; spezialgelocht; 1000 mm lang; verzinkt; silberfarben

Handhabungshinweise



Schirmklemmbügel in drei Größen, für Schirmdurchmesser 3 ... 20 mm




Schirmklemmbügel spannen bis zum Einrasten.




Schirmklemmbügel entspannen.




Schirmklemmbügel auf der spezialgelochten Tragschiene (790-145) aufsetzen. Finger nicht unter den Bügel legen und dann die Feder entspannen!

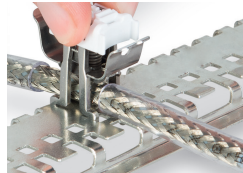

Schirmklemmbügel entspannen.

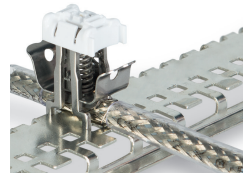

Schirmklemmbügel kontaktiert Schirmleiter und spezialgelochte Tragschiene (790-145).

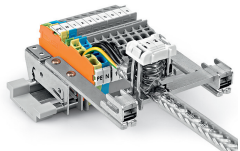

Anwendungsbeispiel



Beschriftung – hier mit Beschriftungsstreifen



Beschriftung – hier mit WMB-Beschriftungsschildern