


Datenblatt | Artikelnummer: 793-3503

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); Aufdruck waagrecht; aufrastbar; weiß

<https://www.wago.com/793-3503>

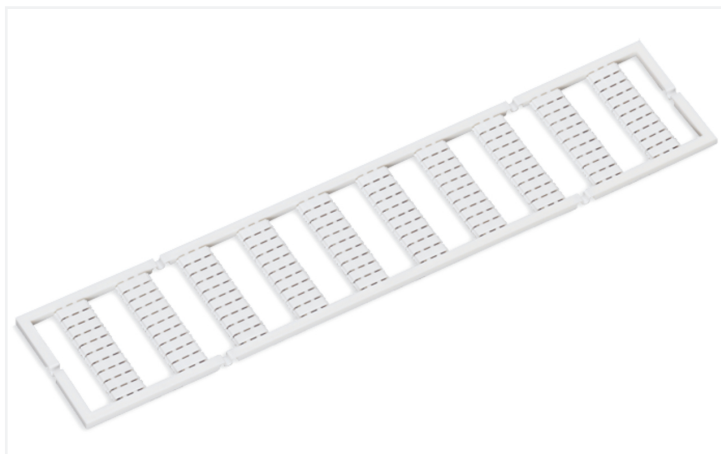

Farbe: ■ weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	11 ... 20
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagrecht
Farbe des Aufdrucks	schwarz
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten

Beschriftungsschild-/Streifenbreite	3,5 mm
Beschriftungsschildbreite	3,5 mm

Mechanische Daten

Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004
-----------------	-----------------

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	6,5 g
Brandlast	0,196 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143698801
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation

UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-3503



Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten

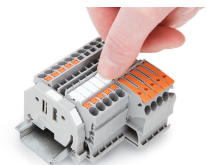

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme