



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		301 ... 400
Aufdruck Anzahl		1
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagrecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		4 ... 4,2 mm
Beschriftungsschildbreite		4 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	7,2 g
Brandlast	0,214 MJ

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918952699
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-4511

↓

Handhabungshinweise

Anwendung

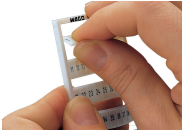

Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme