




Farbe: ■ orange

Abbildung ähnlich

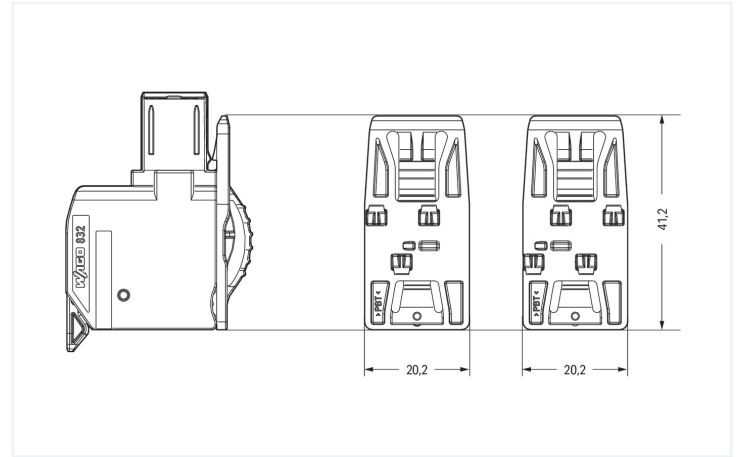

Abmessungen in mm

Geometrische Daten

Breite	20,2 mm
--------	---------

Mechanische Daten

Befestigungsart	Einrasten
Geeignet	für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss

Steckverbindung

Verriegelung der Steckverbindung	Verriegelungsklinke
----------------------------------	---------------------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polybutylenterephthalat (PBT)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,065 MJ
Gewicht des Isolierwerkstoffs	2,17 g
Gewicht	2,2 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +60 °C
-------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	40 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143935364
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 832-523	↓
--	---

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang	03.04.2019	pdf	3566.70 KB	↓
--------------------	------------	-----	------------	---

Handhabungshinweise

Montieren



Verriegelungsklinke; kundenseitig montiert



Verriegelungsklinke; kundenseitig montiert



Verriegelungsklinke; kundenseitig montiert